


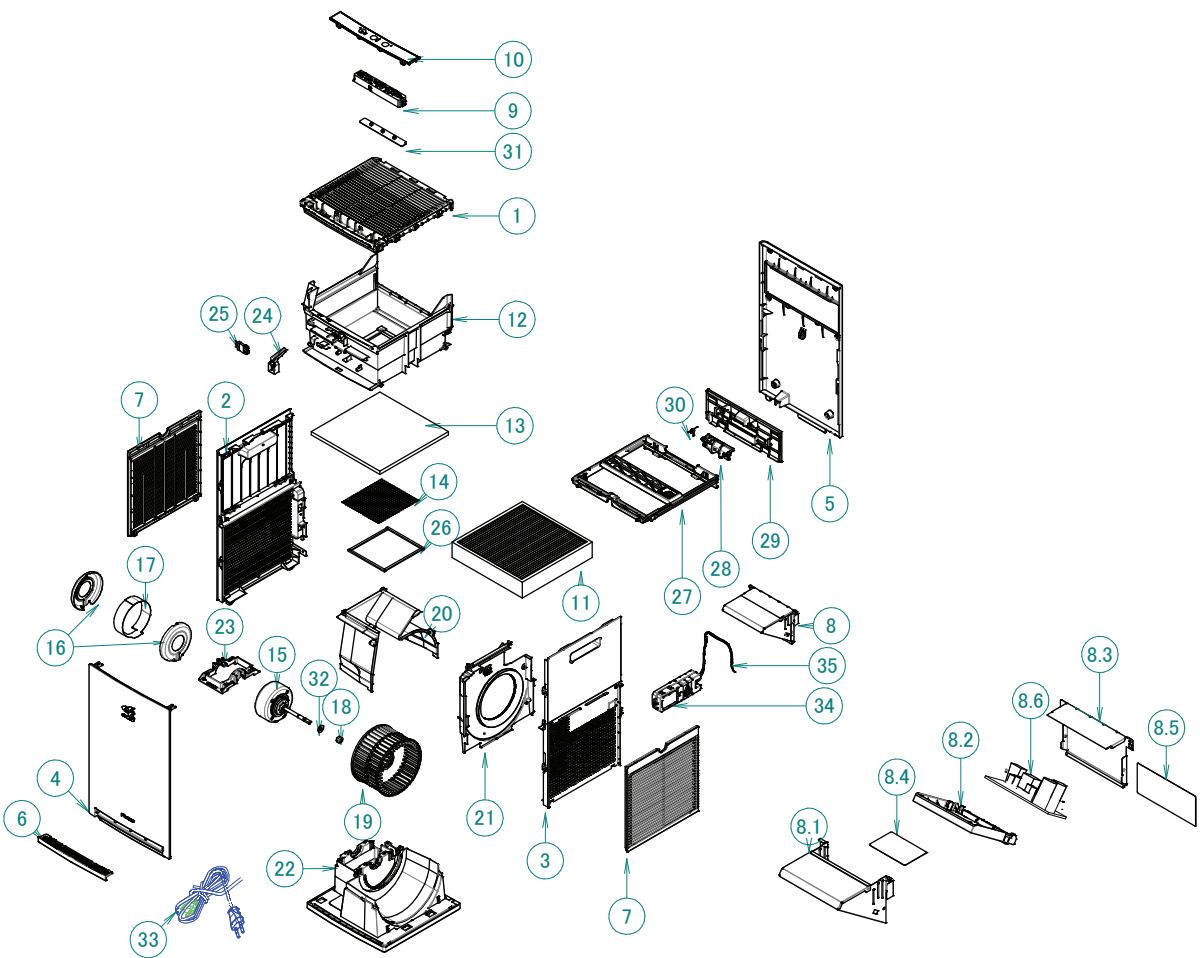

N°	Description
1	Grille de décharge
2	Panneau côté gauche (résine)
3	Panneau du côté droit (résine)
4	Panneau avant (résine)
5	Panneau arrière (résine)
6	Filtre à air (préfiltre - avant)
7	Filtre à air (préfiltre - côté)
8	Bas du boîtier compo. électr.
8,1	Bas du boîtier compo. électr. (plaque de blindage)
8,2	Plaque de montage du boîtier compo. électr. (résine)
8,3	Capot supérieur du boîtier compo. électr. (métal)
8,4	Plaque d'isolation (boîtier compo. électr.)
8,5	Plaque d'isolation (capot du boîtier compo. électr.)
8,6	Carte CI (unité principale)
9	Capot du témoin lumineux
10	Indicateur de tresse
11	Filtre à particules haute efficacité (filtre de collecte des poussières)
12	Carénage
13	Filtre désodorisant
14	Filet de protection d'air
15	Moteur du ventilateur AC
16	Plaque avant
17	Plaque latérale
18	Écrou hexagonal
19	Ventilateur sirocco
20	Volute (partie supérieure)
21	Volute (partie latérale)
22	Panneau du bas
23	Plaque de montage du moteur
24	Levier
25	Interrupteur
26	Matériau d'étanchéité
27	Boîtier en résine (filtre désodorisant)
28	Interrupteur (filtre désodorisant)
29	Capot (filtre désodorisant)
30	Ressort en fil
31	Carte CI (affichage)
32	Plaque de renfort
33	Câble d'alimentation
34	Streamer
35	Faisceau électrique (pour Streamer)