


# MC55W

- Vereiste installatieruimte (indien op de grond geïnstalleerd)

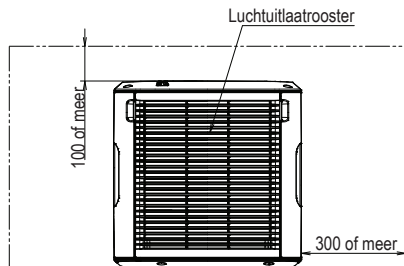

Luchtuitlaatrooster

100 of meer

300 of meer

## OPMERKINGEN

1. Ten minste 1000 van het plafond



 
Blaasrichting

1000 of meer (opmerking 1)

Signaalzender



- Afmeting van de afstandsbediening (ARC483A6)




- Afmeting van de afstandsbedieningshouder

Signaalontvanger


AAN/UIT-knop

Geursensor (binnenin)  
Stofsensor (links)

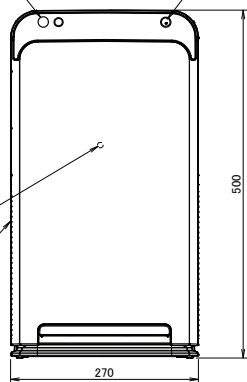


Handgrepen

Luchtinlaatrooster

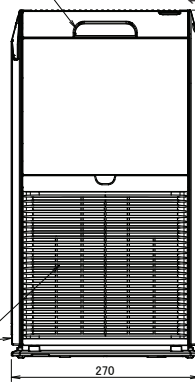

Label van de fabrikant

Bevestiging afstandsbedieningshouder

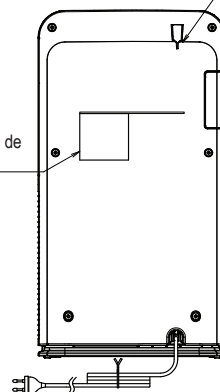

Voedingssnoer	
Type plug	: C-type
Type snoer	: H05VVH2-F
Doorsnede	: 0,75mm <sup>2</sup>
Aantal conductoren	: 2
Lengte buiten de machine	: 1800±50

3D125933