


# FTXJ50MW

## FTXJ50MS

### Mode rafraîchissement

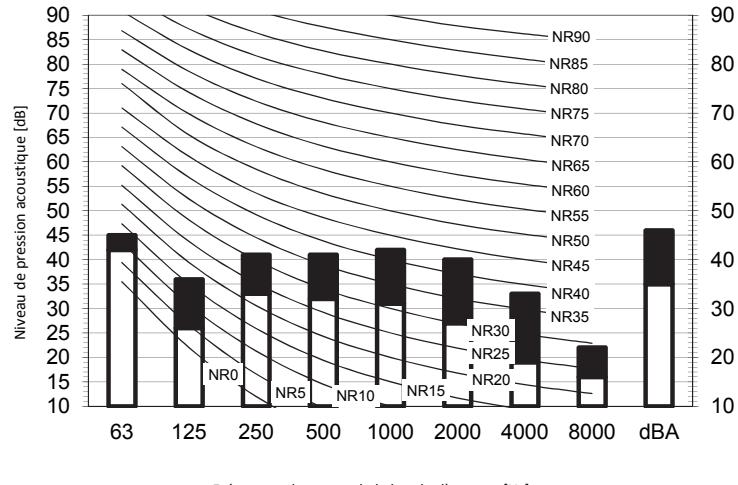

#### Légende


dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B High-tap

C Low-tap

Emplacement du microphone

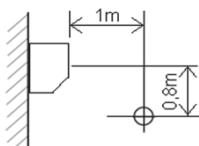


Rafraîchisse		Total dB
A	B	C
dBA	46	35

#### Remarque

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

### Mode chauffage

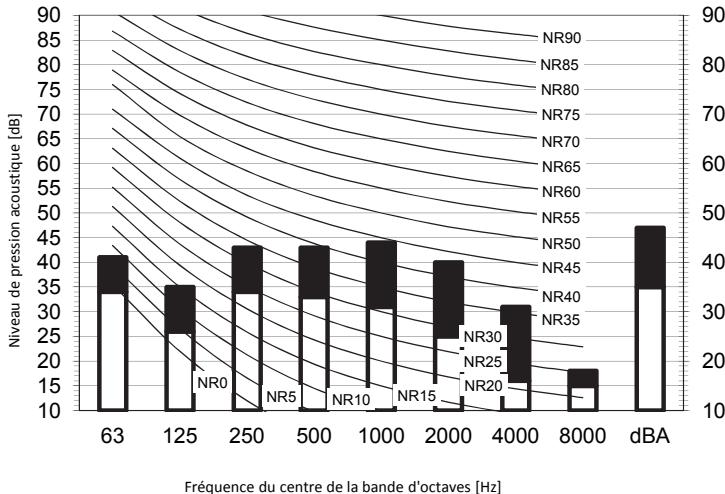

#### Chauffage Total dB

Chauffage		Total dB
A	B	C
dBA	47	35