


Vue de dessous

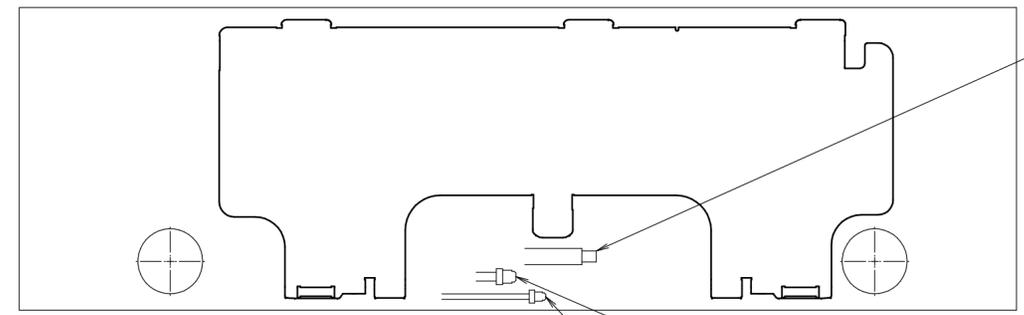


Tuyau d'évacuation
Pièce de connexion
Diamètre intérieur: 16 mm
Diamètre extérieur: 18mm
La longueur du flexible de connexion à l'extérieur de l'unité est de 465mm.

Tuyau de gaz ø9.5CuT
La longueur du tuyau à l'extérieur de l'unité est de 350mm.

Tuyau de liquide ø6.4
La longueur du tuyau à l'extérieur de l'unité est de 400mm.

Emplacement standard des trous dans le mur

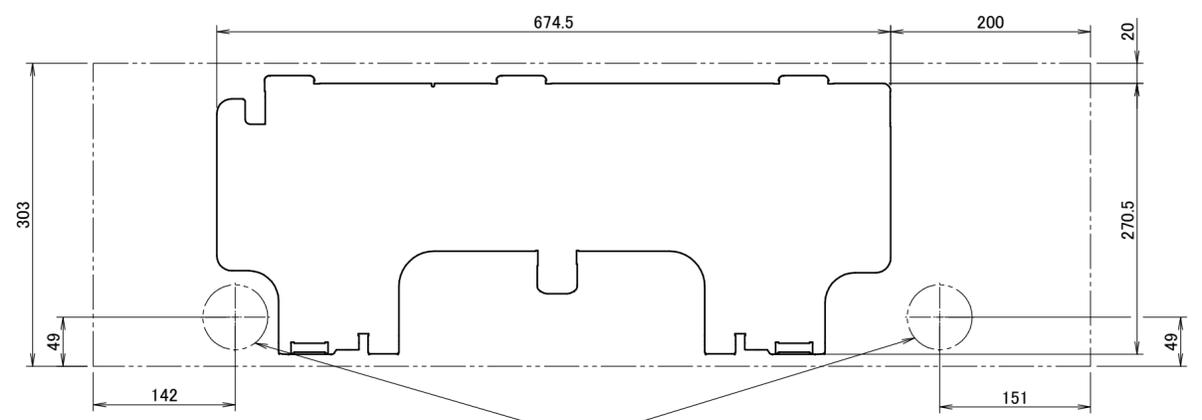


Ø65 Trou pour la tuyauterie encastrée


Remarques

1. The (→) mark shows the piping direction.
2. Dans ce cas, la grille en option est requise.
3. Dans ce cas, vous devez découper la grille en suivant le gabarit en papier.

Télécommande sans fil
(ARC466A9)

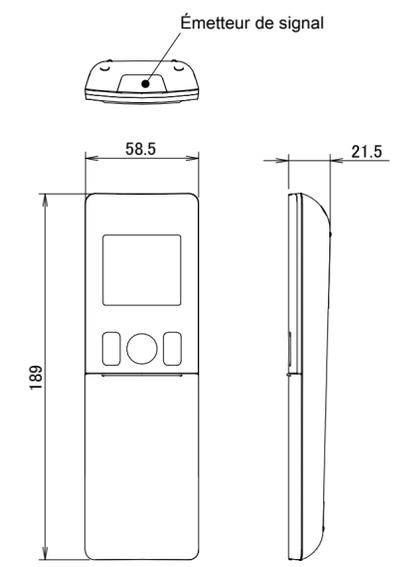

Angle de la lame

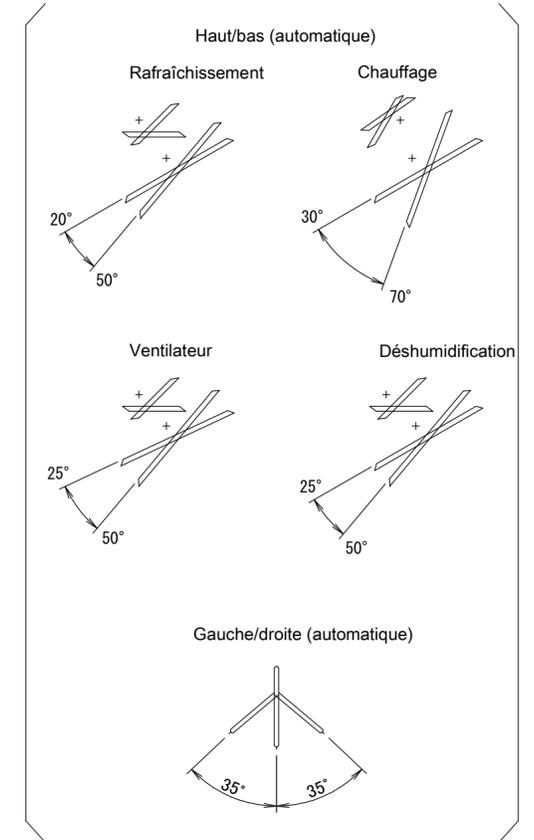

Espace requis pour l'entretien et la ventilation

