


CHAUFFAGE

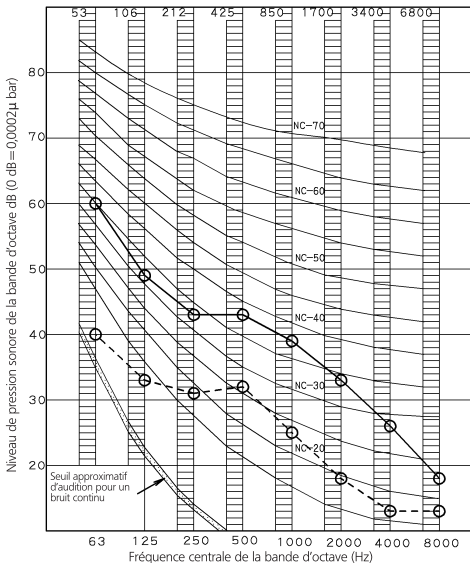

REMARQUES

1 Total (dB)

Echelle	50Hz 220-240V (H)	50Hz 220-240V (L)
A	44	31

(B.G.N déjà rectifié)

- Point de mesure: Mesuré dans une chambre anéchoïque
- Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation 220-240V 50Hz; Norme JIS
- Pression statique extérieure standard
 - 50 Hz 220-240V (H)
 - 50 Hz 220-240V (L)
 Chauffage
- Position du microphone
La méthode de mesure du bruit de fonctionnement est conforme à la norme JISC9612

